

INTEGRAL

1044UAP100R36-32 S30 RAL9002 BH139

EAN 4031582455700

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

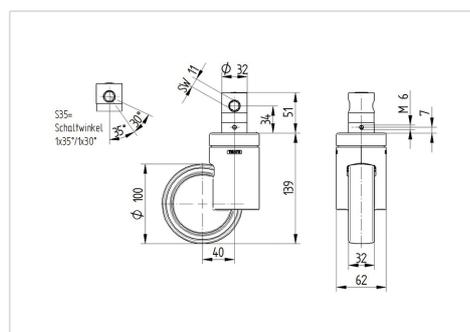


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Rad-Ø | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Rollenbreite | 62 mm |
| Zapfen-Ø | 32 mm |
| Zapfenlänge | 50 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Störkreis-Ø | 180 mm |
| Bauhöhe | 139 mm |
| Temperaturbereich | - 30 / + 80 °C |
| Norm | EN 12531 (load capacity) |
| Eigengewicht | 0.905 kg |
| Störkreisradius | 90 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore D 42 |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 300 kg |

Abmessungen



Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |