

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

回転キャスター，ハウジング：プレススチール
 回転部：単一ボールレース、リベット留め車軸，プレートによる
 取付け． ホイールセンター：ポリプロピレン
 プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	25 mm
ホイール幅	12 mm
キャスターの幅	24 mm
プレートサイズ	35 x 30,0 mm
プレート穴位置	28 x 23 mm
プレート穴径	4,2 mm
取付台座直径	24.5 mm
オフセット	9 mm
旋回径	43 mm
取付高	36 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12528
重さ	0.03 kg
旋回半径	21.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 65
耐荷重	10 kg
静荷重	20 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○

Dimensions

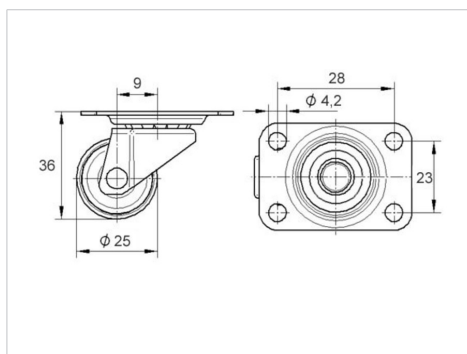

Structure & Mounting

