

# AGILA

1475PAO050P30-11

EAN 4031582338485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager

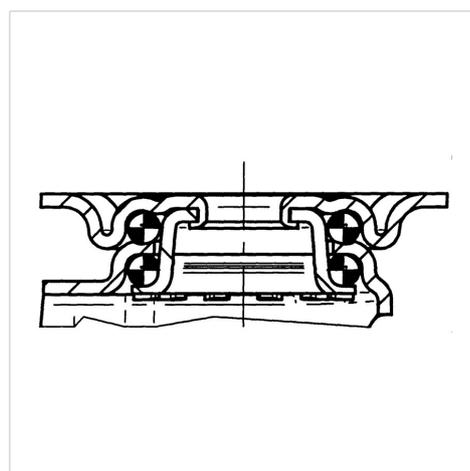


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	44 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	128 mm
Bauhöhe	70 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.18 kg
Störkreisradius	64 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

## Aufbau & Befestigung



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○