

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

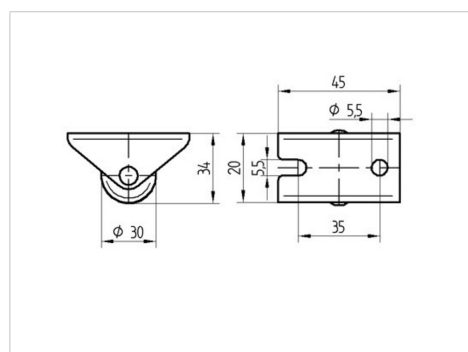


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	30 mm
Radbreite	15 mm
Rollenbreite	20 mm
Plattenabmessung	45 x 20 mm
Plattenlochabstand	35 mm
Plattenloch	5,5 mm
Dom-Ø	20 mm
Bauhöhe	34 mm
Temperaturbereich	- 25 / - 25 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.031 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	30 kg
Tragfähigkeit (statisch)	60 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○