

COMPACTA

2198U0I030P60-45X20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

固定キャスター，フォーク：プレススチール、亜鉛メッキ、リベット留めホイール，プレートによる取付け。
ホイールセンター：ポリアミド、ブレンベアリング




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	30 mm
ホイール幅	15 mm
キャスターの幅	20 mm
プレートサイズ	45 x 20 mm
プレート穴位置	35 mm
プレート穴径	5,5 mm
取付台座直径	20 mm
取付高	34 mm
耐熱温度	- 25 / - 25 摂氏
規格	EN 12528
重さ	0.031 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg

Dimensions

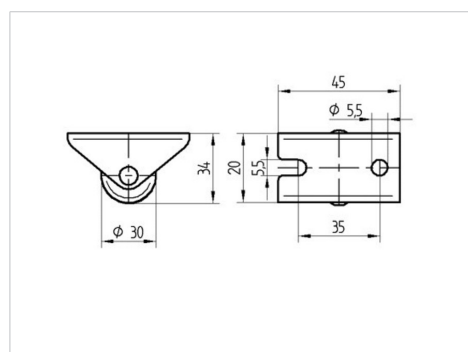

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○