

# COMPACTA

## 2198U0I045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

固定キャスター、フォーク：プレススチール、亜鉛メッキ  
 、リベット留めホイール、プレートによる取付け。  
 ホイールセンター：ポリアミド、ブレンベアリング




Picture may differ from original product

### 技術データ

|         |                |
|---------|----------------|
| ホイール径   | 45 mm          |
| ホイール幅   | 18 mm          |
| キャスターの幅 | 20 mm          |
| プレートサイズ | 67 x 24,0 mm   |
| プレート穴位置 | 54 mm          |
| プレート穴径  | 5,3 mm         |
| 取付台座直径  | 20 mm          |
| 取付高     | 48.5 mm        |
| 耐熱温度    | - 25 / + 80 摂氏 |
| 規格      | EN 12528       |
| 重さ      | 0.063 kg       |
| タイヤの硬さ  | shore D 75     |
| 耐荷重     | 40 kg          |
| 静荷重     | 80 kg          |

### Dimensions

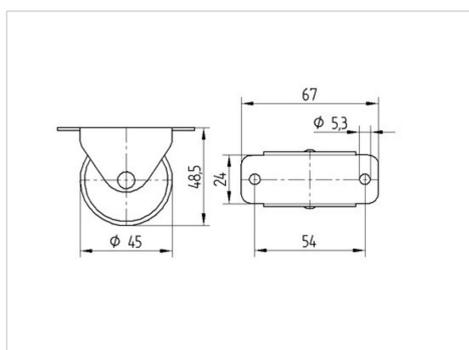

### Advantages at a glance

|       |           |
|-------|-----------|
| 回転抵抗  | ● ● ● ○ ○ |
| 動作ノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦    | ● ● ● ● ● |
| さび止め  | ● ● ● ○ ○ |