

STORA

2370DIK075P30-10

EAN 4031582300291

旋回キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ボルト穴、ホイールセンター：プレススチール、
タイヤ：硬質ゴム、ノーマーキング加工、スレッドガード付、円錐ボールベアリング



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	75 mm
ホイール幅	25 mm
キャスターの幅	50 mm
ピンの穴径	10,3 mm
取付台座直径	43.5 mm
オフセット	30 mm
旋回径	135 mm
取付高	100 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.415 kg
旋回半径	67.5 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg

Dimensions

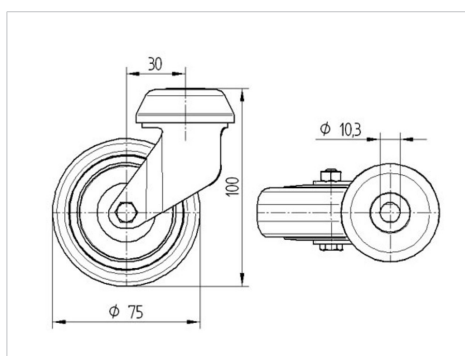

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	○	○