

AGILA**2470PJO050P40**

EAN 4031582436389

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



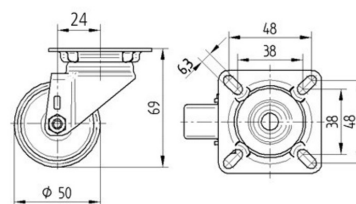
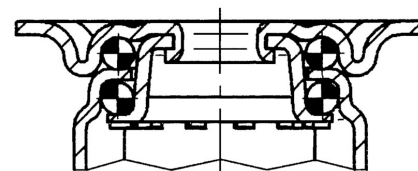
Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochatstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Ausladung	24 mm
Störkreis-Ø	98 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.174 kg
Störkreisradius	49 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Abmessungen**Aufbau & Befestigung**

AGILA

2470PJO050P40

EAN 4031582436389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

