

2471DIK100R05-28

EAN 4031582301304

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

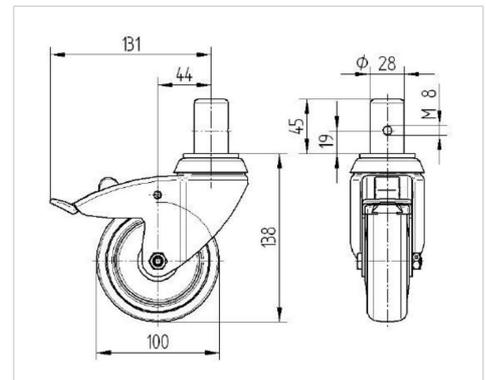


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Zapfen-Ø	28 mm
Zapfenlänge	45 mm
Ausladung	43.5 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	138 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	1.275 kg
Störkreisradius	131 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	160 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

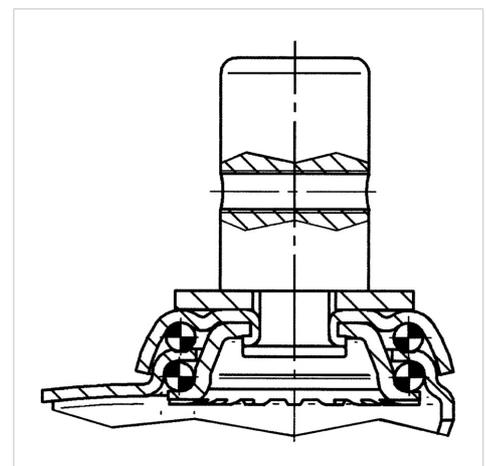

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○