

## 2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

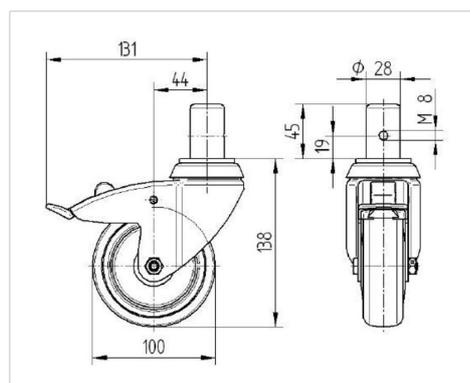


Abbildung kann vom Original abweichen


### Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Zapfen-Ø	28 mm
Zapfenlänge	45 mm
Ausladung	43.5 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	138 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	1.031 kg
Störkreisradius	131 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

### Abmessungen



### Aufbau & Befestigung

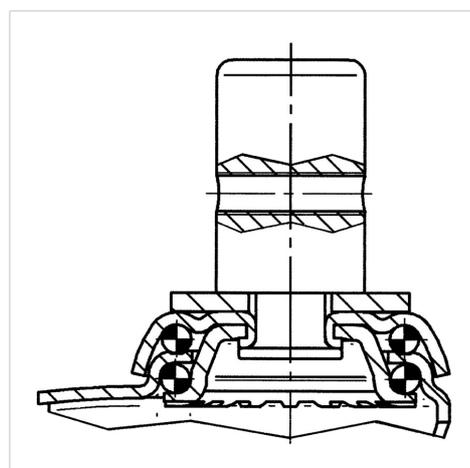

### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○