

AGILA

2475PJO050P30-11

EAN 4031582436365

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager. Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rückenloch	11 mm
Ausladung	24 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	-20/+60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.159 kg
Störkreisradius	80 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Abmessungen

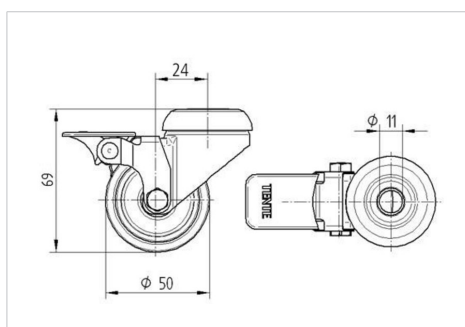

Aufbau & Befestigung

