

AGILA**2475PJO050P40**

EAN 4031582436396

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

TENTE

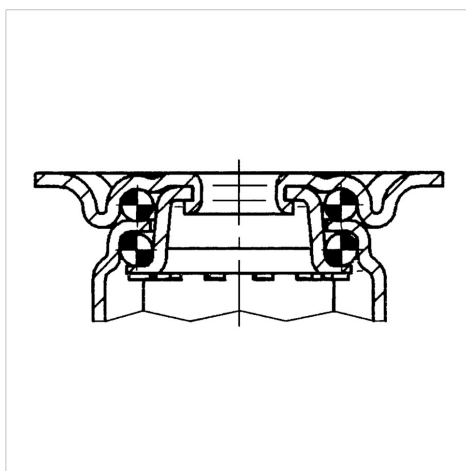
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochatstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Ausladung	24 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.192 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Aufbau & Befestigung**Vorteile im Überblick**

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

AGILA

2475PJO050P40

EAN 4031582436396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

