

# AGILA

2477DIK100R47-24-27

EAN 4031582326017

トータルロック旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸垂鉛、ダブルボールレース，ナット付ホイール軸，拡張フィッティング(四角型)． ホイールセンター：プレススチール、  
タイヤ：硬質ゴム、ノーマーキング加工、スレッドガード付、円錐ボールベアリング

ご注文の際には、ご要望のチューブの内径をお知らせください。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	32 mm
直径拡張調整	24 - 27 mm
オフセット	43.5 mm
旋回径	262 mm
取付高	138 mm
耐熱温度	- 10 / + 40 摂氏
規格	EN 12530
重さ	1.145 kg
旋回半径	131 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗



動作ノイズ




摩擦



さび止め



## Dimensions

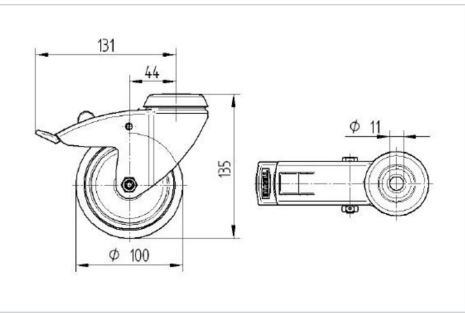

## Structure & Mounting

