

AGILA**2478PJO075P60-67x60**

EAN 4031582415841

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

TENTE

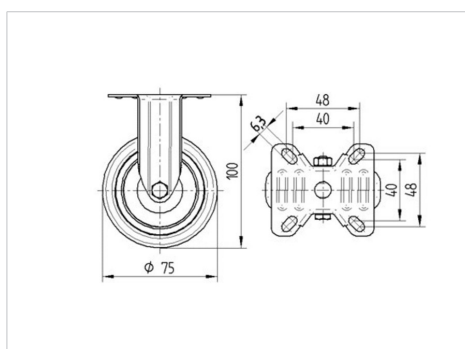
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Plattenabmessung	67 x 60 mm
Plattenlochatstand	48/40 x 48/40 mm
Plattenloch	6,3 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.16 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	150 kg

Abmessungen**Vorteile im Überblick**

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582415841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

