

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

固定キャスター、フォーク：プレススチール、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸、プレートによる取付け。
プレートサイズはホイールに対して90度の方が長い面になります。

ホイールセンター：ポリプロピレン

タイヤ：テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング、スレッドガード付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	32 mm
キャスターの幅	60 mm
プレートサイズ	77 x 67 mm
プレート穴位置	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
プレート穴径	8,5 mm
取付台座直径	60 mm
取付高	135 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.53 kg
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

Dimensions

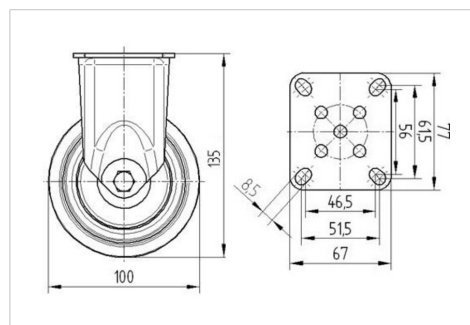

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

