

# INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302554

センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター，フレーム：プレススチール、プレジジョンボールベアリング、樹脂カバー付き、カム穴付ステム（ショートバージョン）。ホイールセンター：ポリアミド  
 タイヤ：ポリウレタン、精密ボールベアリング  
 手引き：T V S d によって認証された商品。

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	12 mm
キャスターの幅	63 mm
ボルト直径	32 mm
ボルト長さ	51 mm
取付台座直径	61.5 mm
オフセット	37.5 mm
旋回径	206 mm
取付高	150 mm
耐熱温度	- 25 / - 25 摂氏
規格	EN 12531
重さ	1.16 kg
旋回半径	103 mm
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	125 kg
静荷重	375 kg

## Dimensions

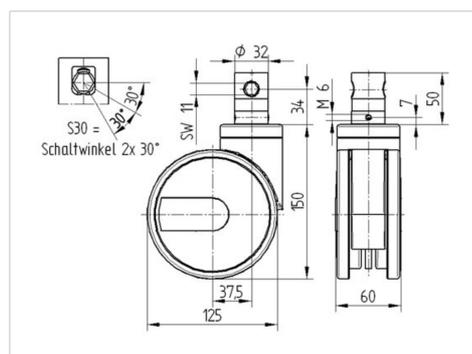

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ●
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

# INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

