

AGILA TWIN

2975U00050P40

EAN 4031582302851

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

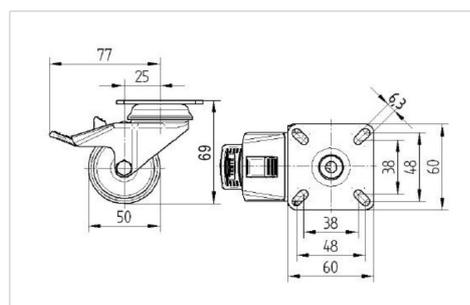


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	20 mm
Rollenbreite	57 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Dom-Ø	53 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	155 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 25 / - 25 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.268 kg
Störkreisradius	77 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

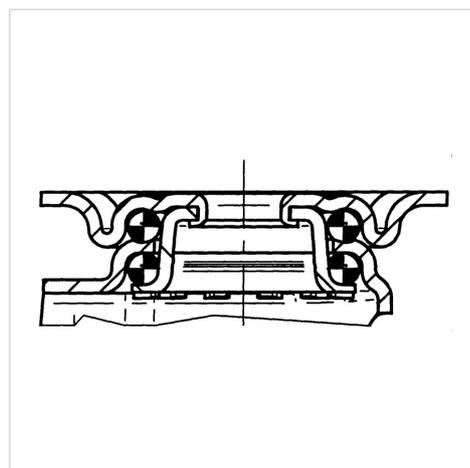

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

AGILA TWIN

2975U00050P40

EAN 4031582302851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

