

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

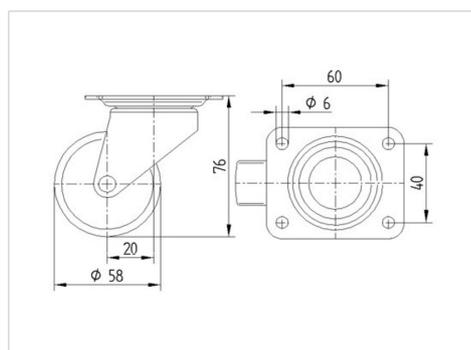


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	58 mm
Radbreite	28 mm
Rollenbreite	50 mm
Plattenabmessung	80 x 60 mm
Plattenlochabstand	60 x 40 mm
Plattenloch	7,5 mm
Dom-Ø	50.5 mm
Ausladung	21 mm
Störkreis-Ø	100 mm
Bauhöhe	76 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.269 kg
Störkreisradius	50 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

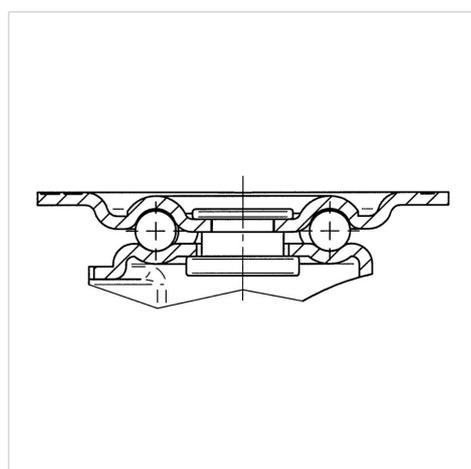

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

