

ALPHA

3430P00065P60-95x70

EAN 4031582303339

回転キャスター，ハウジング：プレススチール
 回転部：単一ボールレース、リベット留め車軸，プレートによる
 取付け。ホイールセンター：ポリプロピレン
 プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	65 mm
ホイール幅	30 mm
キャスターの幅	65 mm
プレートサイズ	95 x 70 mm
プレート穴位置	77/66,5 x 52/45 mm
プレート穴径	8 mm
取付台座直径	65 mm
オフセット	22 mm
回転径	109 mm
取付高	83 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.401 kg
回転半径	54.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 65
耐荷重	120 kg
静荷重	240 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○

Dimensions

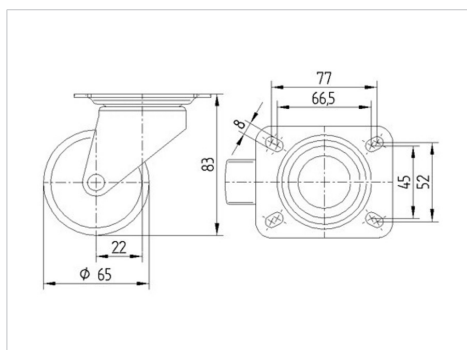

Structure & Mounting

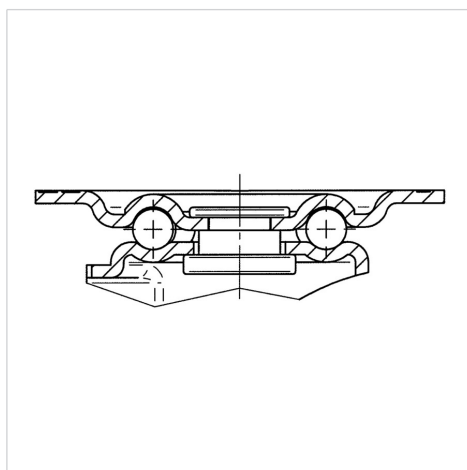

ALPHA

3430P00065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

