



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

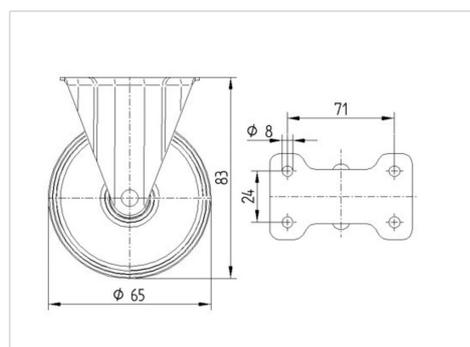


Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Radbreite	30 mm
Rollenbreite	54 mm
Plattenabmessung	95 x 54 mm
Plattenlochabstand	71 x 24 mm
Plattenloch	9 mm
Dom-Ø	54 mm
Bauhöhe	83 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.234 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	240 kg

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

### Aufbau & Befestigung

