

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599

旋回キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、固形プラグフィッティング、ホイールセンター：プレススチールタイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	37 mm
ボルト直径	20 mm
ボルト長さ	45 mm
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm
取付高	158 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.309 kg
旋回半径	102.5 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	70 kg
静荷重	320 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

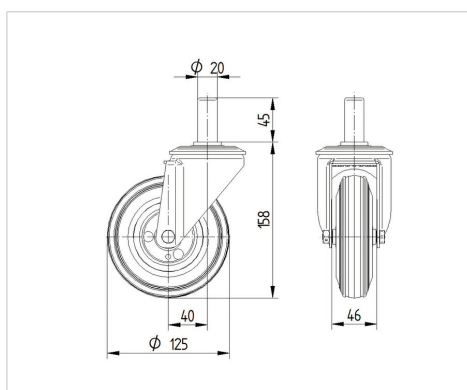

Structure & Mounting

