

ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

旋回キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、固形プラグフィッティング、ホイールセンター：プレススチールタイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
ボルト直径	20 mm
ボルト長さ	45 mm
オフセット	55 mm
旋回径	310 mm
取付高	235 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	3.168 kg
旋回半径	155 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	205 kg
静荷重	410 kg

Structure & Mounting

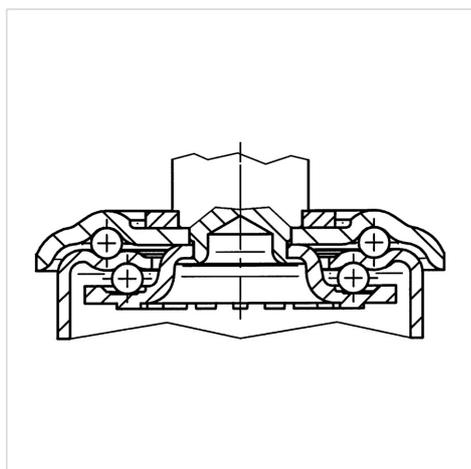

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○