

## ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ダストガード，プレートによる取付け．ホイールセンター：ポリプロピレン、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	34 mm
キャスターの幅	75 mm
プレートサイズ	105 x 80 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	40 mm
旋回径	160 mm
取付高	108 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.635 kg
旋回半径	80 mm
タイヤの硬さ	shore D 65
耐荷重	125 kg
静荷重	250 kg


## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○

## Dimensions

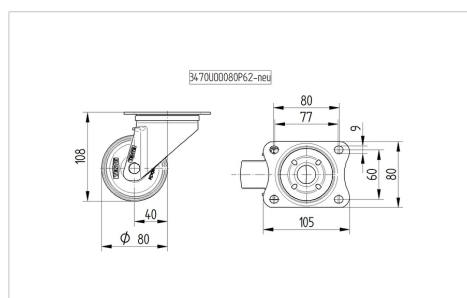

## Structure &amp; Mounting

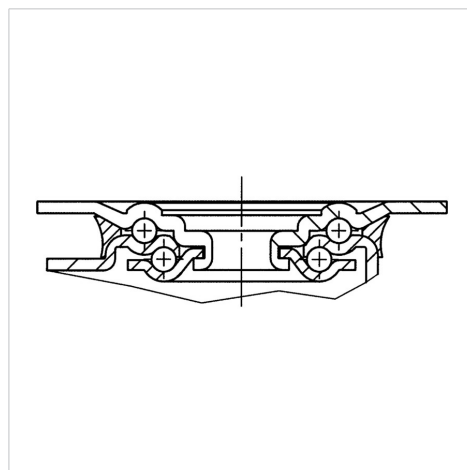


# ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

## Structure & Mounting

---

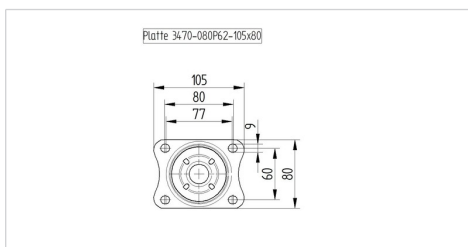

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.