

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	35 mm
Rückenloch	13 mm
Ausladung	40 mm
Störkreis-Ø	160 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.743 kg
Störkreisradius	80 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 85
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Abmessungen

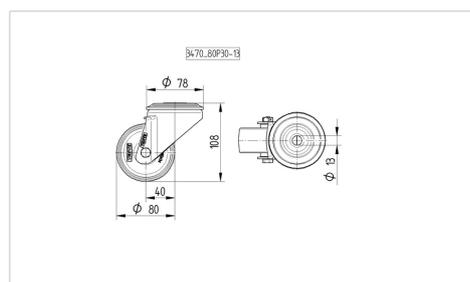

Aufbau & Befestigung

