

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

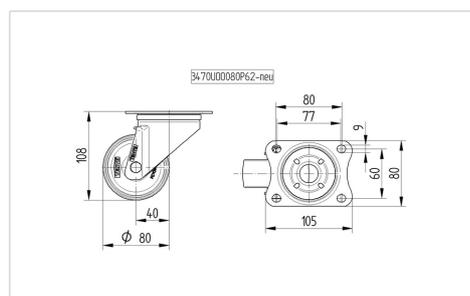


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	35 mm
Plattenabmessung	105 x 80 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Ausladung	40 mm
Störkreis-Ø	160 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.748 kg
Störkreisradius	80 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 85
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

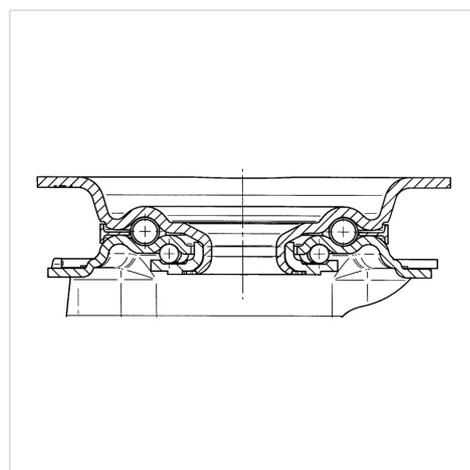

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470PVO080P62

EAN 4031582304091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

