

ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Hinweis:

An dieser Rolle kann ein Richtungsfeststeller angebracht werden. Dieser Feststeller gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte bestellen Sie ihn bei Bedarf separat.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

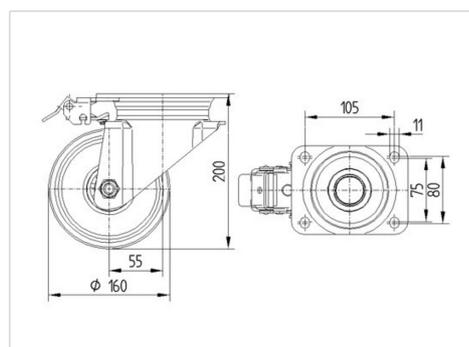


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Plattenabmessung | 137 x 105 mm |
| Plattenlochabstand | 105 x 80/75 mm |
| Plattenloch | 11 mm |
| Ausladung | 55 mm |
| Störkreis-Ø | 270 mm |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Temperaturbereich | - 20 / + 60 °C |
| Norm | EN 12532 |
| Eigengewicht | 2.035 kg |
| Störkreisradius | 135 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore A 85 |
| Tragfähigkeit | 135 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 270 kg |

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

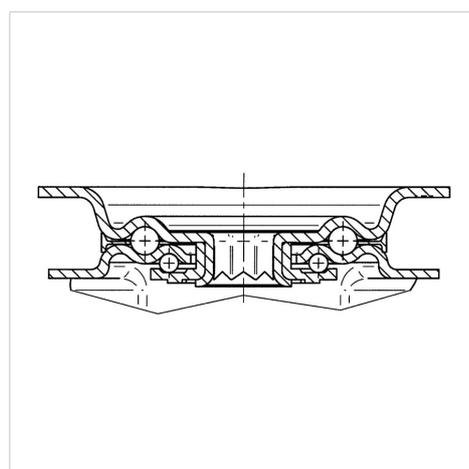

Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

