

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

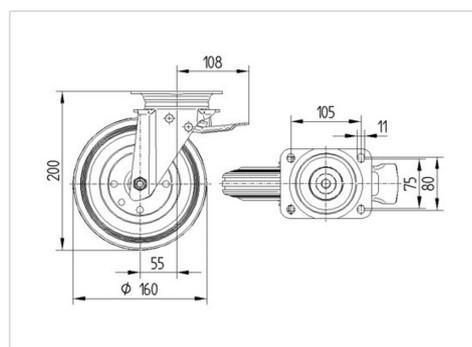


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	270 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.666 kg
Störkreisradius	135 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 85
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

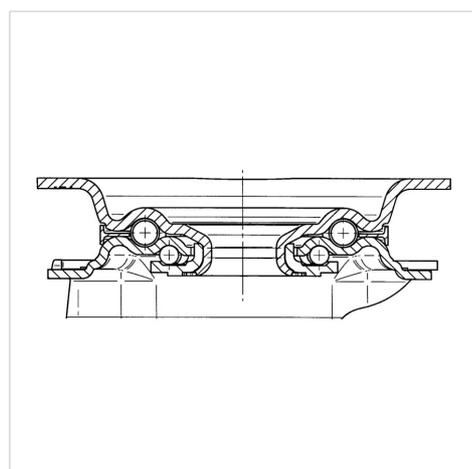

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

