

# ALPHA

## 3472DVR200P63

EAN 4031582304893

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

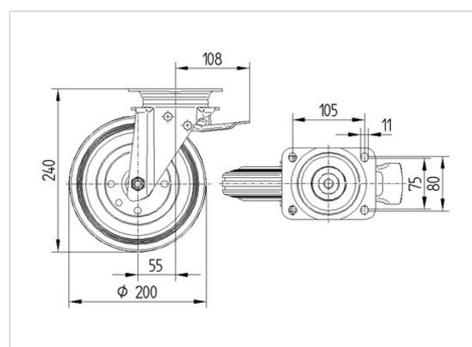


Abbildung kann vom Original abweichen


### Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	310 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	3.205 kg
Störkreisradius	155 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	205 kg
Tragfähigkeit (statisch)	410 kg

### Abmessungen



### Aufbau & Befestigung

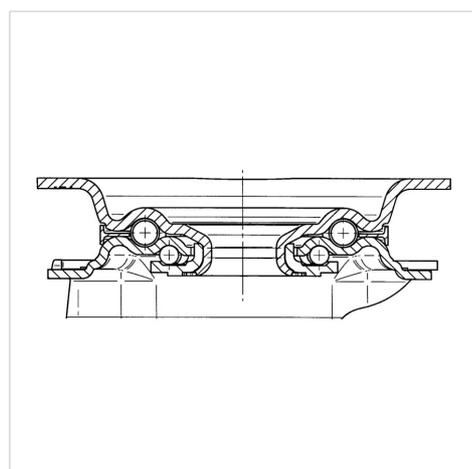

### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3472DVR200P63

EAN 4031582304893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

