

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

センターロック式旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ダストガード，センターロック付プレートフィッティング。ホイールセンター：ポリアミド
 タイヤ：ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング
 手引き：ブレーキペダルはマウントプレートに取付けられています。
 旋回機構はマウントプレートからは独立しています。そのためブレーキペダルはいつも同じ位置にあります。

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	46 mm
キャスターの幅	99 mm
プレートサイズ	176 x 112 mm
プレート穴位置	105 x 77,5 mm
プレート穴径	13 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	55 mm
旋回径	287 mm
取付高	200 mm
耐熱温度	- 20 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.655 kg
旋回半径	143,5 mm
タイヤの硬さ	shore A 63
耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg

Dimensions

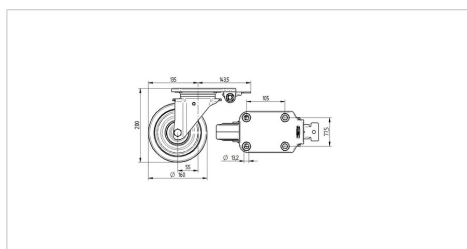

Structure & Mounting

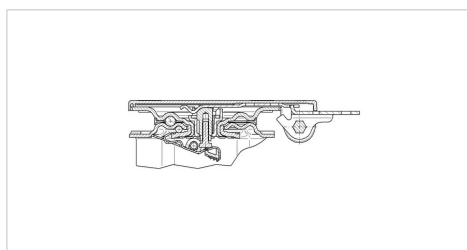

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

