

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

トータルロック回転キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ダストガード，プレートによる取付け。ホイールセンター：プレススチールタイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	30 mm
キャスターの幅	75 mm
プレートサイズ	105 x 80 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	41 mm
旋回径	246 mm
取付高	128 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.065 kg
旋回半径	123 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

Dimensions

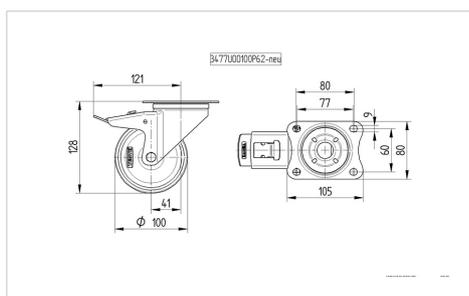

Structure & Mounting

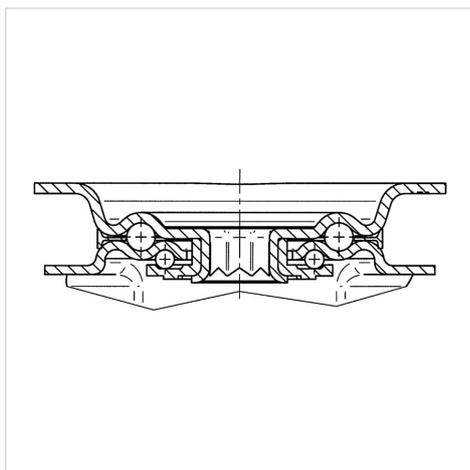

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

