

ALPHA

3477PV0200P30-13

EAN 4031582305654

トータルロック回転キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ボルト穴，ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
ピンの穴径	13 mm
オフセット	55 mm
旋回径	332 mm
取付高	235 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.986 kg
旋回半径	166 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	○	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

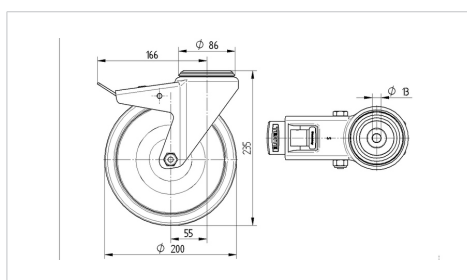

Structure & Mounting

