

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

トータルロック旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ボルト穴。ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	35 mm
ピンの穴径	13 mm
オフセット	44.5 mm
旋回径	242 mm
取付高	108 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.918 kg
旋回半径	121 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg

Structure & Mounting

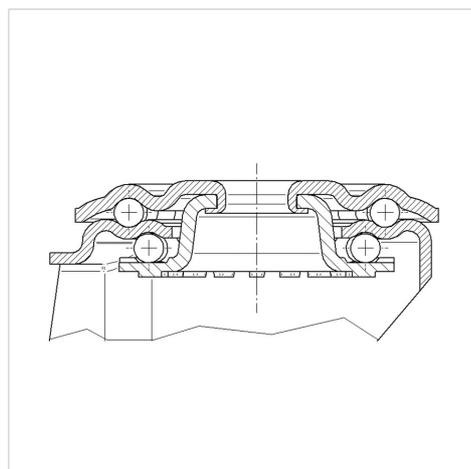

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

