

ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

トータルロック回転キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ボルト穴。ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	35 mm
ピンの穴径	13 mm
オフセット	41 mm
旋回径	242 mm
取付高	128 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.014 kg
旋回半径	121 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

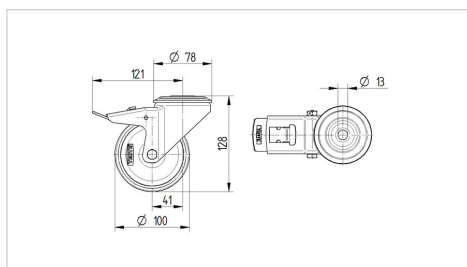

Structure & Mounting

