

ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

トータルロック旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ボルト穴，ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	37 mm
キャスターの幅	75 mm
ピンの穴径	13 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	40 mm
旋回径	246 mm
取付高	155 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.228 kg
旋回半径	123 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

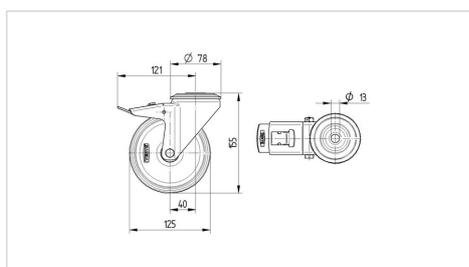

Structure & Mounting

