

# ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

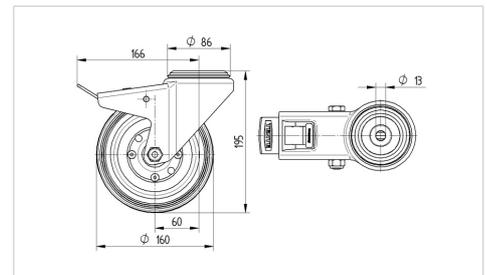


Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	96 mm
Rückenloch	13 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	60 mm
Störkreis-Ø	334 mm
Bauhöhe	195 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.236 kg
Störkreisradius	167 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung

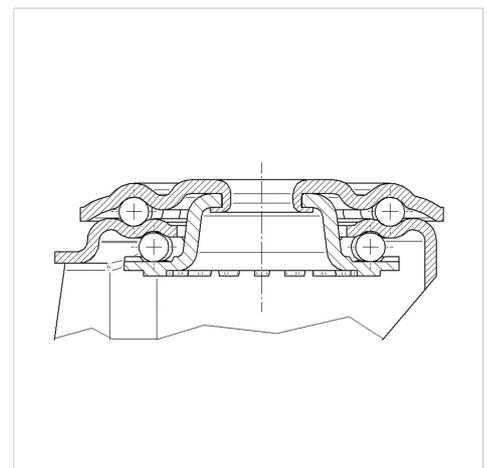

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○