

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

トータルロック旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ボルト穴。ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	40 mm
キャスターの幅	96 mm
ピンの穴径	13 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	60 mm
旋回径	334 mm
取付高	195 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.236 kg
旋回半径	167 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	135 kg
静荷重	270 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

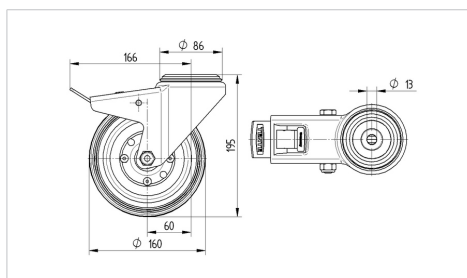

Structure & Mounting

