

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	96 mm
Centraal gat	13 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	235 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.959 kg
Zwenkradius	167 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen

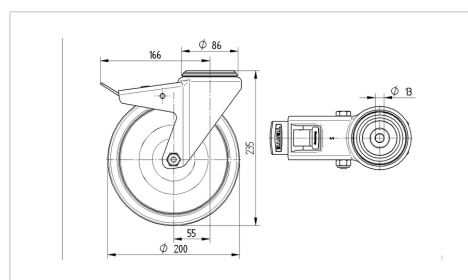

Structuur en montage

