

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	96 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	334 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	2.959 kg
Raio giratório	167 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions

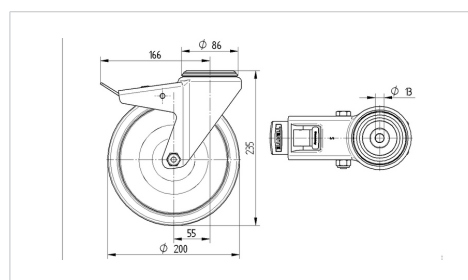

Structure & Mounting

