

# ALPHA

## 3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	96 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	334 mm
Înălțime totală	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.959 kg
Raza de pivotare	167 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions

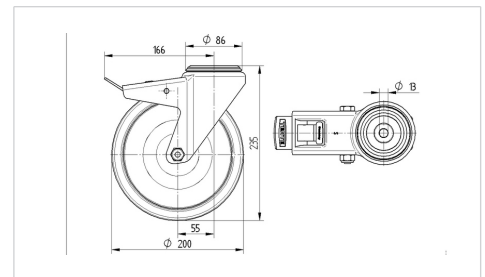

### Structure & Mounting

