

## ALPHA

3477UAR125P62 red

EAN 4031582305760

トータルロック回転キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸，ダストガード，プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリアミド  
タイヤ：ポリウレタン、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	32 mm
キャスターの幅	75 mm
プレートサイズ	105 x 80 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	40 mm
旋回径	246 mm
取付高	155 mm
耐熱温度	- 25 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.088 kg
旋回半径	123 mm
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

## Dimensions

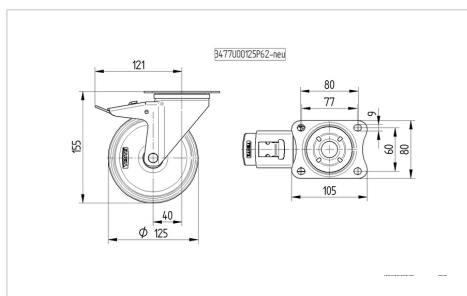

## Structure &amp; Mounting

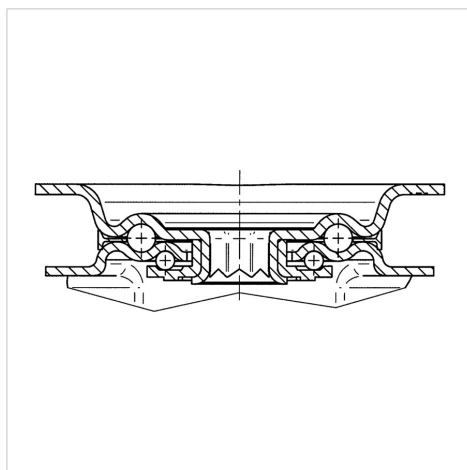

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3477UAR125P62 red

EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

