

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293

固定キャスター、フォークはプレススチールが使用され、クロム酸亜鉛、ホイール軸とナット、プレートによる取付け。
 ホイールセンター：プレススチール、
 タイヤ：硬質ゴム、グレーノーマーキング加工、スレッドガード付、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	115 mm
プレートサイズ	140 x 115 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付高	240 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.877 kg
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	205 kg
静荷重	410 kg

Dimensions

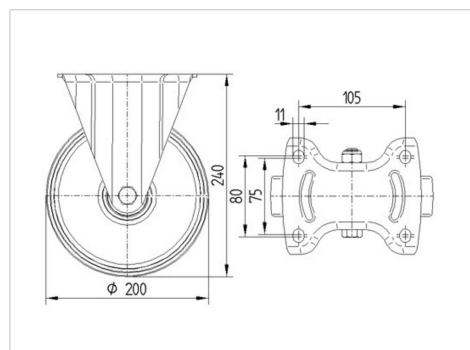

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

