

ALPHA

3478DVR100P62

EAN 4031582030150

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

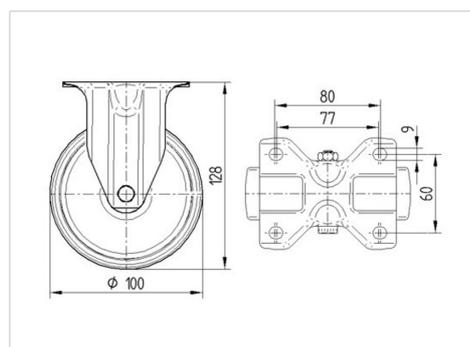


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	30 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.565 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DVR100P62

EAN 4031582030150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

