

# ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

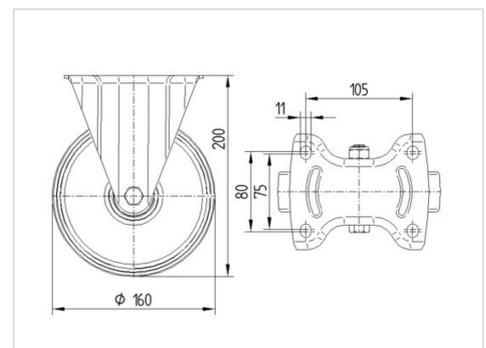


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	137 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.915 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

