

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

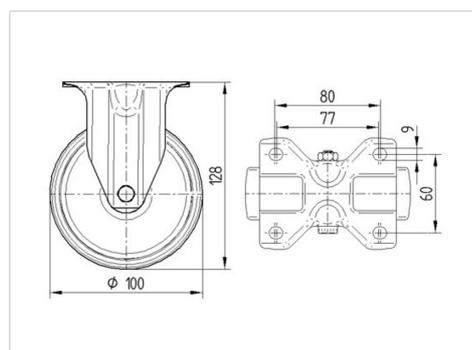


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	35 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.432 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	150 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

