

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

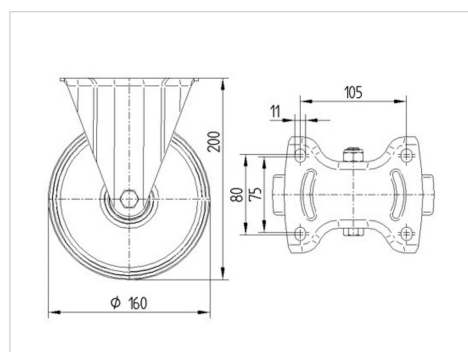


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	137 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.626 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

