

# ALPHA

3478UAR100P62 grey

EAN 4031582306835

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

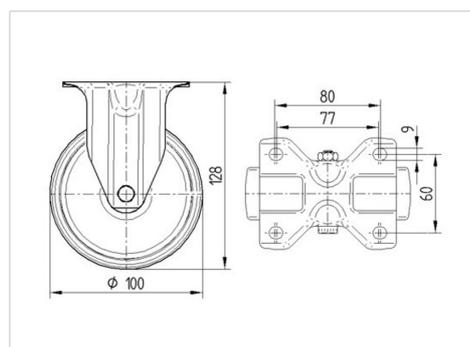


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.437 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	300 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR100P62 grey

EAN 4031582306835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

