

# ALPHA

## 3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

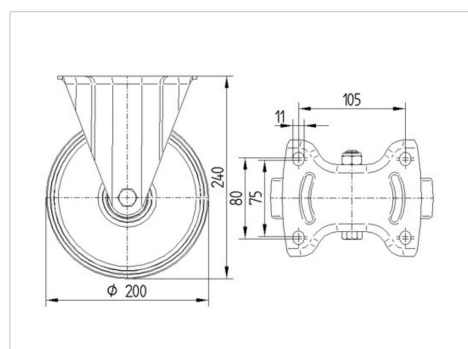


Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	46 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	140 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.949 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	700 kg

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

