

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

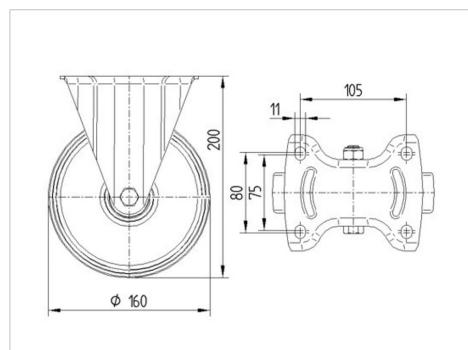


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	46 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	137 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.694 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 63
Tragfähigkeit	300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	600 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UER160P63

EAN 4031582306903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

