

# ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

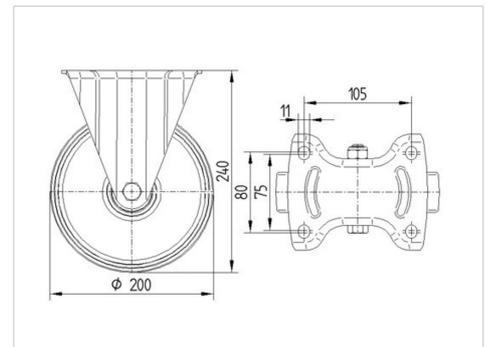


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	46 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	140 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.319 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 63
Tragfähigkeit	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	700 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

