

# ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

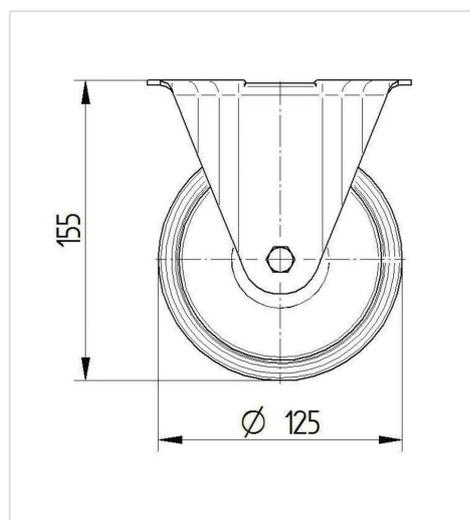


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	155 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.628 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	500 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UOR125P62

EAN 4031582030457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

